

M12M und M12C


Thermoelementfühler und Verlängerungskabel mit angegossenem M12-Steckverbinder

Thermoelementfühler


- ✓ Metrische Größen
- ✓ Thermoelement-Typen J oder K
- ✓ IEC-Farbcode
- ✓ Einzel- oder Doppelausführung
- ✓ Nicht geerdete Messspitzen
- ✓ Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
- ✓ 304-Edelstahlfühler (Typ J) oder Inconel 600-Fühler (Typ K)
- ✓ Zöllige oder metrische Größen
- ✓ Viele Standardlängen erhältlich
- ✓ Angegossener M12-Steckverbinder, IP67

Thermoelement-Verlängerungskabel

- ✓ M12-Ausführung
- ✓ IEC-Farbcode
- ✓ Buchsen zum Anschluss an Sensorstecker
- ✓ M12-Kabel mit Thermoelement-Ausgleichsleitungen und -buchsen
- ✓ Isolierung und Ummantelung aus Silikon

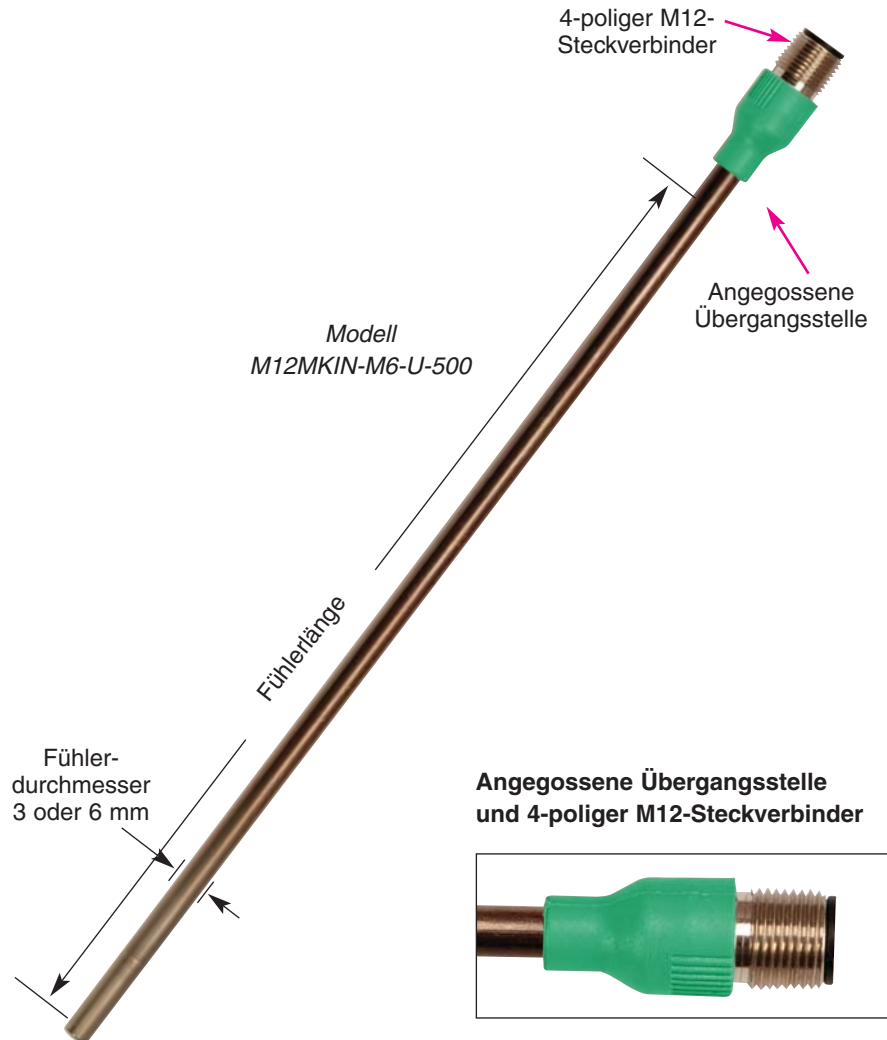

Angegossene Übergangsstelle und 4-poliger M12-Steckverbinder

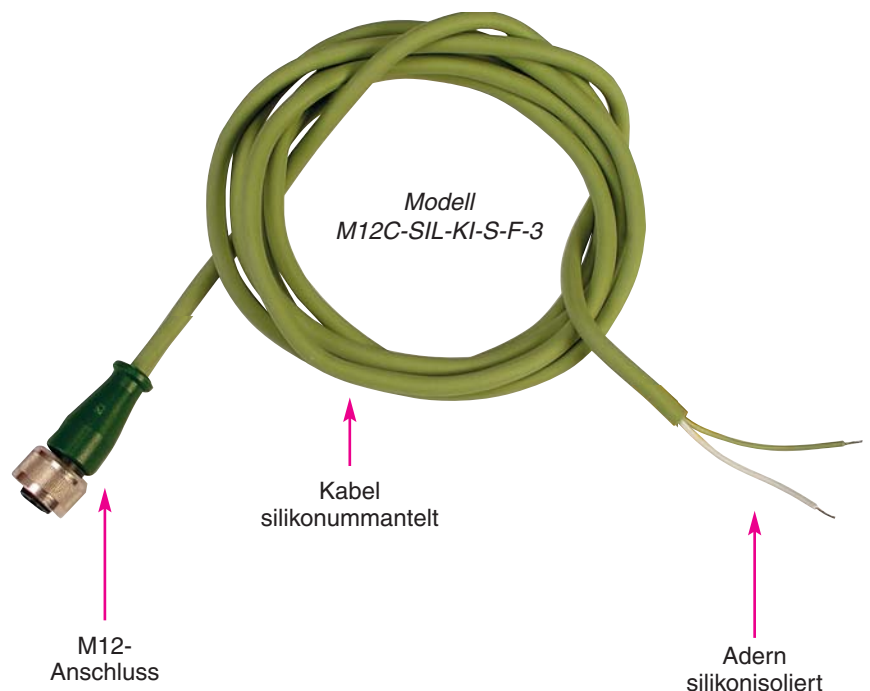

NEWPORT ELECTRONICS GmbH

Daimlerstraße 26
 D-75392 Deckenpfronn

Tel. 0 70 56 – 9398-0

Fax 0 70 56 – 9398-29

© COPYRIGHT NEWPORT ELECTRONICS GMBH.
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN

NEWPORT und NEWPORT sind Warenzeichen der Newport Electronics, Inc. in Deutschland.

OMEGA und OMEGA sind Warenzeichen der OMEGA Engineering, Inc. in Deutschland.

INFO-Telefon 0 800 – 82 66 342

<http://www.omega.de>

E-Mail: info@omega.de

Bestellinformationen (Bitte Modellnummer angeben)

M12-Thermoelementfühler			
Modellnummer	Fühlerlänge	Thermoelement-Typ	Mantelmaterial
M12MJSS-(*)-U-250	250 mm	J	304 SST
M12MJSS-(*)-U-500	500 mm	J	304 SST
M12MJSS-(*)-U-1000	1000 mm	J	304 SST
M12MJSS-(*)-U-1500	1500 mm	J	304 SST
M12MKIN-(*)-U-250	250 mm	K	Inconel 600
M12MKIN-(*)-U-500	500 mm	K	Inconel 600
M12MKIN-(*)-U-1000	1000 mm	K	Inconel 600
M12MKIN-(*)-U-1500	1500 mm	K	Inconel 600

(*) Bitte „M3“ für 3 mm oder „M6“ für 6 mm Fühlerdurchmesser angeben.

Für Doppelausführungen ergänzen Sie die Modellnummer um „-DUAL“. Aufpreis bitte anfragen.

Für größere Längen geben Sie in der Modellnummer die gewünschte Länge in mm an. Aufpreis bitte anfragen.

Bestellbeispiel:

M12MJSS-M3-U-250, Thermoelementtyp J, Durchmesser 3 mm, 304-Edelstahl-Mantel, Länge 250 mm, mit angegossenem M12-Steckverbinder

M12MKIN-M3-U-250-DUAL, Thermoelementtyp K, Durchmesser 3 mm, Inconel 600-Mantel, Länge 250 mm, Doppel-Ausführung mit angegossenem M12-Steckverbinder

M12-Thermoelement-Verlängerungskabel			
Modellnummer	Thermoelement-Typ	Kabellänge	Kabelabgang
M12C-SIL-JI-S-F-1.5	J	1,5 m	gerade
M12C-SIL-KI-S-F-1.5	K	1,5 m	gerade
M12C-SIL-JI-S-F-3	J	3 m	gerade
M12C-SIL-KI-S-F-3	K	3 m	gerade
M12C-SIL-JI-S-F-5	J	5 m	gerade
M12C-SIL-KI-S-F-5	K	5 m	gerade

Bestellbeispiel:

M12C-SIL-J-S-F-3, Thermoelement-Verlängerungskabel, Typ J, M12-Buchse mit geradem Kabelabgang, Länge 3 m