


## Modelle 5LSC

### Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker Typ OST und Aufwickelvorrichtung

- ✓ Thermoelemente J, K, T oder E
- ✓ Drahtdurchmesser von 0,51 und 0,81 mm
- ✓ PTFE-, Kapton- oder Glasseide-Isolierung
- ✓ 1 und 2 Meter Standardlänge, jede andere Länge auf Anfrage
- ✓ Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
- ✓ Mit Standard-Stecker Typ OST und Aufwickelvorrichtung
- ✓ Max. Betriebstemperatur mit PTFE-Isolierung 260°C mit Kapton-Isolierung 316°C mit Glasseide-Isolierung 480°C
- ✓ Maximale Betriebstemperatur des Steckverbinders: 220°C
- ✓ Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben

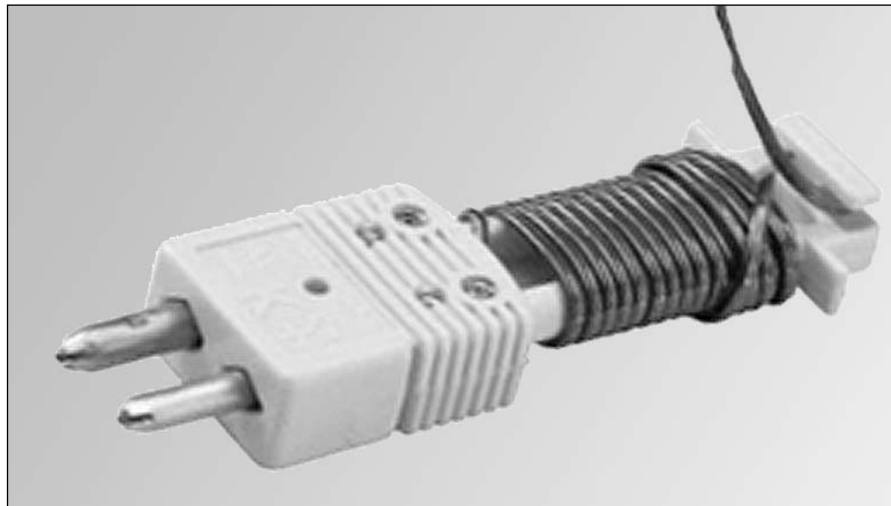

#### Thermoelement-Typen:

J	=	Eisen-Konstantan
K	=	NickelChrom-Nickel
T	=	Kupfer-Konstantan
E	=	NickelChrom-Konstantan

#### Bestellangaben (Modellnummer angeben)

Isolierung	Draht- ø mm	AWG- Maß	Modellnummer für Länge 1 Meter	Modellnummer für Länge 2 Meter
PTFE	0,51	24	5LSC-TT-(*)-24-1M	5LSC-TT-(*)-24-2M
	0,81	20	5LSC-TT-(*)-20-1M	5LSC-TT-(*)-20-2M
Kapton	0,51	24	5LSC-KK-(*)-24-1M	5LSC-KK-(*)-24-2M
	0,81	20	5LSC-KK-(*)-20-1M	5LSC-KK-(*)-20-2M
Glasseide	0,51	24	5LSC-GG-(*)-24-1M	5LSC-GG-(*)-24-2M
	0,81	20	5LSC-GG-(*)-20-1M	5LSC-GG-(*)-20-2M

(\*) Thermoelement-Typ angeben: J, K, T oder E.

**Bestellbeispiel:** 5LSC-TT-KI-24-1M, Packung mit 5 Drahtthermoelementen Typ K, 0,51 mm, PTFE-Isolierung, Länge 1 Meter, IEC-Farbe.

#### NEWPORT ELECTRONICS GmbH



Daimlerstraße 26  
D-75392 Deckenpfronn

Tel. 0 70 56 – 9398-0

Fax 0 70 56 – 9398-29

© COPYRIGHT NEWPORT ELECTRONICS GMBH.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

 und  **NEWPORT** sind Warenzeichen der Newport Electronics, Inc. in Deutschland.

 und  **OMEGA** sind Warenzeichen der OMEGA Engineering, Inc. in Deutschland.

**INFO-Telefon 0 800 – 82 66 342**

<http://www.omega.de>

E-Mail: [info@omega.de](mailto:info@omega.de)

#### Zubehör



Thermoelement-  
Klebestreifen zur  
Fixierung an  
Oberflächen.

Abmessungen:  
16 x 13 mm  
Für Oberflächen-  
temperaturen von bis  
zu 175°C max.  
Packung: 100 Stück

Bestellnummer:  
**TAP-100**