


Modelle 5LRTC

Installationsfertige, isolierte Drahtthermoelemente mit Standard-Thermoelementstecker und aufrastbarer Zugentlastung für hohe Belastungen

- ✓ Thermoelemente J, K, T oder E
- ✓ Drahtdurchmesser von 0,51 bis 0,81 mm
- ✓ PTFE-, Kapton- oder Glasseide-Isolierung
- ✓ 1 und 2 Meter Standardlänge, jede andere Länge auf Anfrage
- ✓ Lieferung in Packungen zu je 5 Stück
- ✓ Angegossener Standard-Thermoelementstecker mit flexibler Zugentlastung für hohe Belastungen
- ✓ Max. Betriebstemperatur: mit PTFE-Isolierung 260°C mit Kapton-Isolierung 316°C mit Glasseide-Isolierung 480°C
- ✓ Maximale Betriebstemperatur des Steckverbinders: 220°C
- ✓ Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben

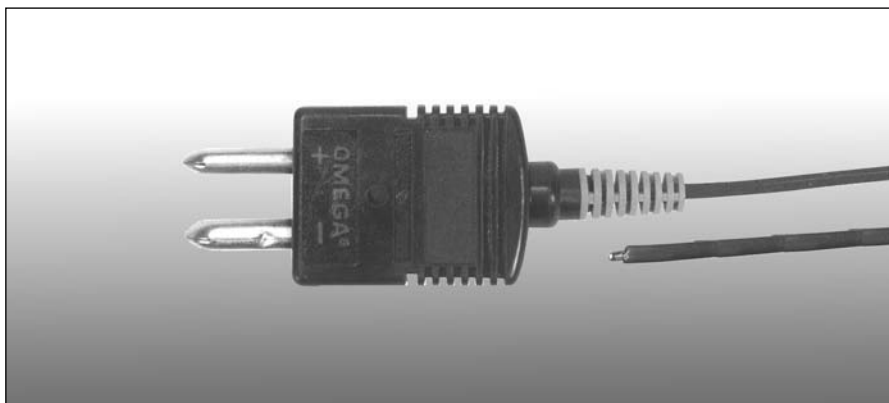

Thermoelement-Typen:

J	=	Eisen-Konstantan
K	=	NickelChrom-Nickel
T	=	Kupfer-Konstantan
E	=	NickelChrom-Konstantan

Bestellangaben (Modellnummer angeben)

Isolierung	Draht- Ø mm	AWG- Maß	Modellnummer für Länge 1 Meter	Modellnummer für Länge 2 Meter
PTFE	0,51	24	5LRTC-TT-(*)I-24-1M	5LRTC-TT-(*)I-24-2M
	0,81	20	5LRTC-TT-(*)I-20-1M	5LRTC-TT-(*)I-20-2M
Kapton	0,51	24	5LRTC-KK-(*)I-24-1M	5LRTC-KK-(*)I-24-2M
	0,81	20	5LRTC-KK-(*)I-20-1M	5LRTC-KK-(*)I-20-2M
Glasseide	0,51	24	5LRTC-GG-(*)I-24-1M	5LRTC-GG-(*)I-24-2M
	0,81	20	5LRTC-GG-(*)I-20-1M	5LRTC-GG-(*)I-20-2M

(*) Thermoelement-Typ angeben: J, K, T oder E.

Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.

Bestellbeispiel: 5LRTC-TT-KI-1M-36, PTFE-isolierte Drahtthermoelemente Typ K (NickelChrom-Nickel), Packung mit 5 Stück, Drahtdurchmesser 0,13 mm, Länge 1 Meter, IEC-Farbe, angegossener Standard-Thermoelementstecker und aufrastbare Zugentlastung.

NEWPORT ELECTRONICS GmbH


 
Daimlerstraße 26
D-75392 Deckenpfronn

Tel. 0 70 56 – 9398-0

Fax 0 70 56 – 9398-29

© COPYRIGHT NEWPORT ELECTRONICS GMBH.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

 und  **NEWPORT** sind Warenzeichen der Newport Electronics, Inc. in Deutschland.

 und  **OMEGA** sind Warenzeichen der OMEGA Engineering, Inc. in Deutschland.

INFO-Telefon 0 800 – 82 66 342

<http://www.omega.de>

E-Mail: info@omega.de

Zubehör



Thermoelement-
Klebestreifen zur
Fixierung an
Oberflächen.

Abmessungen:
16 x 13 mm
Für Oberflächen-
temperaturen von bis
zu 175°C max.
Packung: 100 Stück

Bestellnummer:
TAP-100