

Serie LCS

Reversible Aufkleber aus Flüssigkristall-Mylar

Blätter zum Zuschneiden


- ✓ Ausführung mit oder ohne selbstklebenden Rücken
- ✓ Deutlich abzulesende Temperaturverteilung
- ✓ Für Temperaturen von 20 bis 45°C

Diese Bögen aus Flüssigkristall-Mylar können einfach auf beliebige Größen zugeschnitten werden.

Mit ihrer schnellen Ansprechzeit eignen sich diese Temperatureufkleber besonders gut zur schnellen Erkennung von Temperaturen in Labor-, Test- und Prüfapplikationen.

Die Bögen sind einzeln mit den Maßen 304 x 304 mm oder als Packung mit 6 Bögen á 152 x 304 mm lieferbar. Die Stärke der Folie beträgt ca. 0,25 mm.

Die Aufkleber sind auch in einem Kombi-Paket lieferbar, bestehend aus 6 Bögen á 152 x 304 mm mit je einem Bogen pro Temperaturbereich.

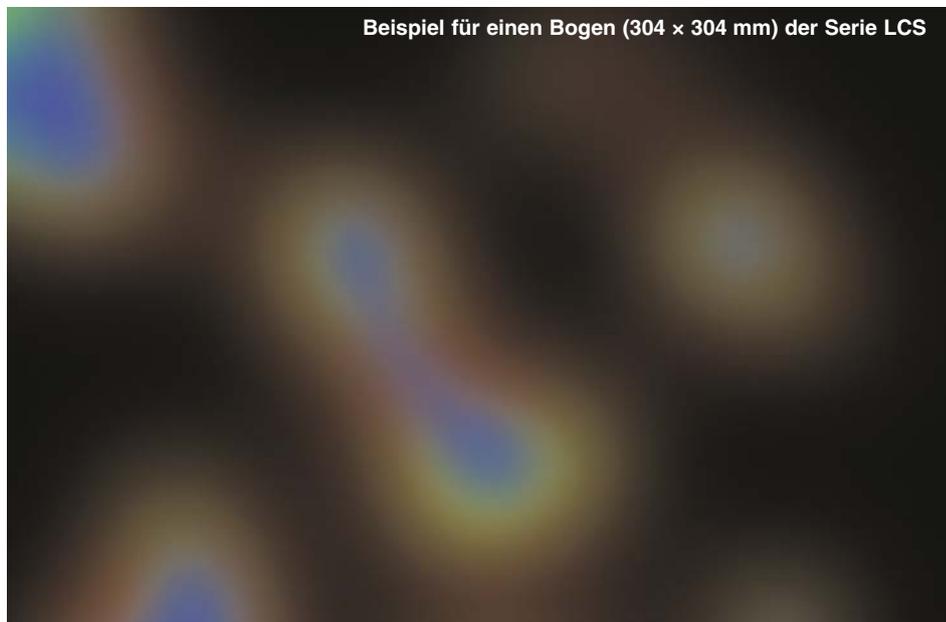

↖
Selbstklebende Rückseite für einfache Befestigung

↑
Rückkehr zum Ausgangszustand — kann immer wieder verwendet werden

Bogen zum Zuschneiden

Temperatur-Anzeige:

- Schwarz** Ausgangszustand
- Braun** über der aktuellen Temperatur
- Grün** aktuelle Temperatur
- Blau** unter der aktuellen Temperatur

Technische Daten

Stärke des Aufklebers: ca. 0,25 mm

Abmessungen:

Einzelblatt: 304 x 304 mm

Packung mit 6 Stück: 152 x 304 mm

Serie LCS – Für Temperaturen von 20 bis 45°C

Bestellangaben (Modellnummer angeben)				
Modellnummer	Temperaturbereich		Bogen pro Packung	
	°C	°F	Anzahl	Größe mm
LCS-77	20 bis 25°C	68 bis 77°F	1	304 x 304
LCS-77-WOAB	20 bis 25°C	68 bis 77°F	1	304 x 304
LCS-77-KIT	20 bis 25°C	68 bis 77°F	6	152 x 304
LCS-86	25 bis 30°C	77 bis 86°F	1	304 x 304
LCS-86-WOAB	25 bis 30°C	77 bis 86°F	1	304 x 304
LCS-86-KIT	25 bis 30°C	77 bis 86°F	6	152 x 304
LCS-95	30 bis 35°C	86 bis 95°F	1	304 x 304
LCS-9-WOAB	30 bis 35°C	86 bis 95°F	1	304 x 304
LCS-95-KIT	30 bis 35°C	86 bis 95°F	6	152 x 304
LCS-97	35 bis 36°C	95 bis 97°F	1	304 x 304
LCS-97-WOAB	35 bis 36°C	95 bis 97°F	1	304 x 304
LCS-97-KIT	35 bis 36°C	95 bis 97°F	6	152 x 304
LCS-104	35 bis 40°C	95 bis 104°F	1	304 x 304
LCS-104-WOAB	35 bis 40°C	95 bis 104°F	1	304 x 304
LCS-104-KIT	35 bis 40°C	95 bis 104°F	6	152 x 304
LCS-113	40 bis 45°C	104 bis 113°F	1	304 x 304
LCS-113-WOAB	40 bis 45°C	104 bis 113°F	1	304 x 304
LCS-113-KIT	40 bis 45°C	104 bis 113°F	6	152 x 304
LCS-KIT	①	①	6	152 x 304

① Sechs Bögen (je ein Bogen für jeden Temperaturbereich)

Bestellbeispiele:

LCS-95, Polyester-Bogen für Temperaturbereich 30 bis 35°C, 1 Bogen mit 304 x 304 mm

LCS-77-KIT, Polyester-Bogen für Temperaturbereich 20 bis 25°C, 6 Bögen mit 152 x 304 mm