

M8C, M12C


Konfektionierte Kabel
für Fühler, Sensoren und Transmitter

- ✓ M8- oder M12-Standardbuchsen
- ✓ Vergoldete Kontakte und Edelstahl-Mutter
- ✓ PVC-, Polyurethan- oder Silikongummi-Ummantelung/-Isolierung
- ✓ In 2, 5 oder 10 m Länge erhältlich
- ✓ Steckverbinder mit geradem oder abgewinkeltm Kabelabgang
- ✓ Kabelende mit abisolierten Leitungen




M12C-PUR-4-S-F-5


Abisolierte Leitungen als Standard

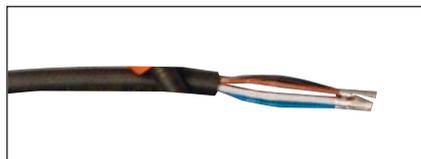

Polyurethan-Ummantelung

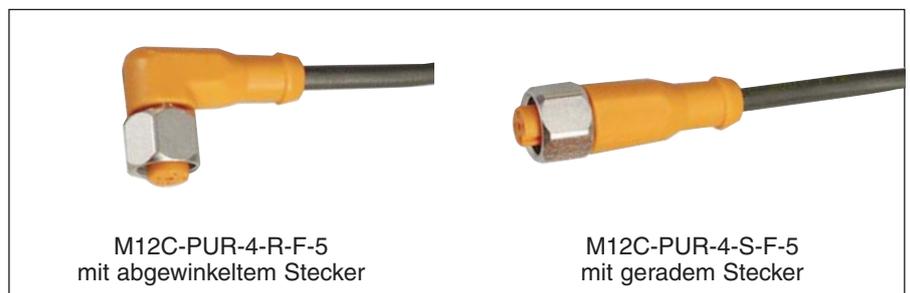

PVC-Ummantelung

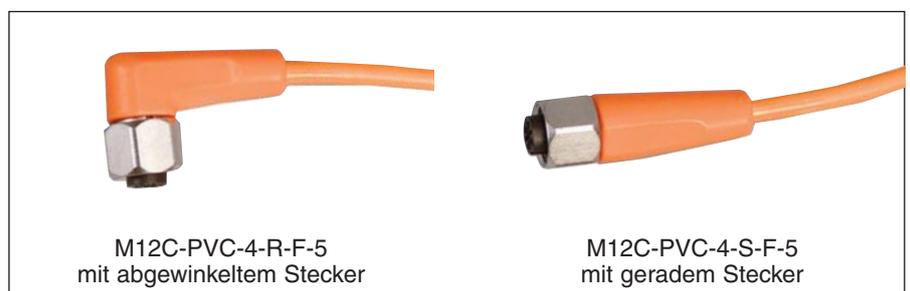

Bestellinformationen (Bitte Modellnummer angeben)					
Modellnummer Gerade	Modellnummer Abgewinkelt	Kabel-länge	Isolierung Ummantelung	Leitungsende Seite 1	Leitungsende Seite 2
M12C-PUR-4-S-F-2	M12C-PUR-4-R-F-2	2 m	Polyurethan	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12C-PUR-4-S-F-5	M12C-PUR-4-R-F-5	5 m	Polyurethan	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12C-PUR-4-S-F-10	M12C-PUR-4-R-F-10	10 m	Polyurethan	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12C-PVC-4-S-F-5	M12C-PVC-4-R-F-5	5 m	PVC	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12C-PVC-4-S-F-10	M12C-PVC-4-R-F-10	10 m	PVC	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12C-SIL-4-S-F-1.5	M12C-SIL-4-R-F-1.5	1,5 m	Silikon-gummi	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12C-SIL-4-S-F-3	M12C-SIL-4-R-F-3	3 m	Silikon-gummi	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12C-SIL-4-S-F-5	M12C-SIL-4-R-F-5	5 m	Silikon-gummi	M12, 4-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M8C-SIL-3-S-F-1.5	M8C-SIL-3-R-F-1.5	1,5 m	Silikon-gummi	M8, 3-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M8C-SIL-3-S-F-3	M8C-SIL-3-R-F-3	3 m	Silikon-gummi	M8, 3-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M8C-SIL-3-S-F-5	M8C-SIL-3-R-F-5	5 m	Silikon-gummi	M8, 3-polige Buchse	Abisolierte Leitungen
M12-S-F-FM*	M12-R-F-FM*	—	—	M12, 4-polige Buchse	—

* Vor Ort anschließbarer 4-poliger M12-Steckverbinder mit Schraubklemmen.

Bestellbeispiele:

M12C-PUR-4-S-F-2, Konfektioniertes Kabel mit Polyurethan-Isolierung, M12-Buchse mit geradem Kabelabgang, Länge 2 m

M12C-PVC-4-R-F-5, Konfektioniertes Kabel mit PVC-Isolierung, M12-Buchse mit abgewinkeltem Kabelabgang, Länge 5 m

M12C-SIL-4-R-F-3, Konfektioniertes Kabel mit Silikon-Isolierung, M12-Buchse mit abgewinkeltem Kabelabgang, Länge 3 m

M8C-SIL-3-S-F-1.5, Konfektioniertes Kabel mit Silikon-Isolierung, M8-Buchse mit geradem Kabelabgang, Länge 1,5 m