


MPJ

Einbaubuchsen für Miniatur-Steckverbinder Glasfaserverstärktes Nylon für Temperaturen bis zu 180°C

- ✓ Kompakte Abmessungen
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Schraubklemmen auch nach Einbau zugänglich
- ✓ Lieferbar in IEC- oder ANSI-Farben
- ✓ Für Miniatur-Steckverbinder von OMEGA und anderen Herstellern
- ✓ Für Litze oder Volldraht bis zu 0,81 mm
- ✓ Komplett montierte Buchseneinheiten

Die MPJ Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbinder benötigt weniger als die Hälfte des Platzbedarfs für einen Standard-Steckverbinder. Zur Befestigung der Einbaubuchse im rechteckigen Ausschnitt wird einfach ein Federclip von der Rückseite über die Buchse geschoben. Abgewinkelte Klemmen erlauben eine einfache Verdrahtung auch nach dem Einbau in die Tafel.

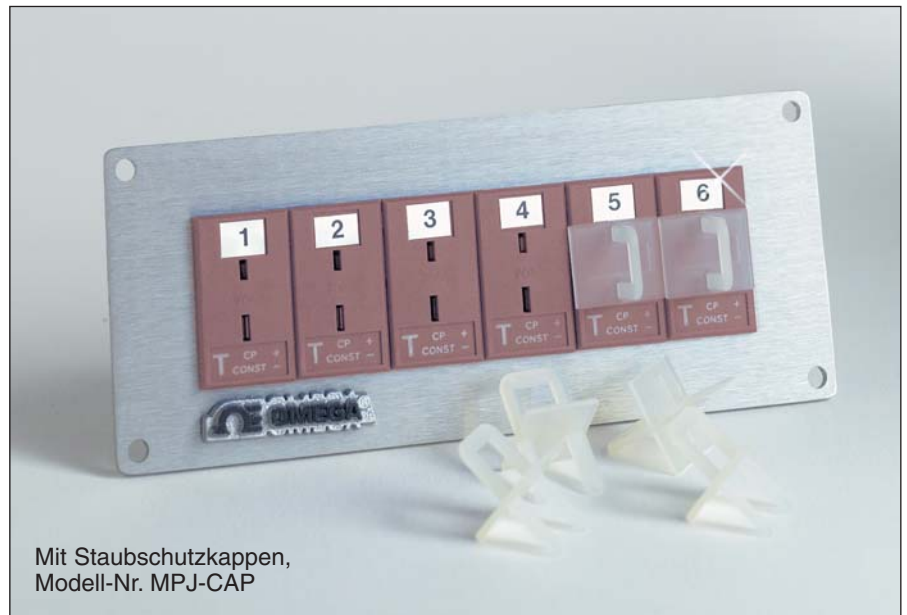

Mit Staubschutzkappen, Modell-Nr. MPJ-CAP

Zur Installation von mehreren Einbaubuchsen in einer Reihe steht die Einbauleiste MSS zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten ist ein Federclip zur Montage.



Bestellangaben (Modellnummer angeben)

Typ-Code	Mit Stecker benutztes Thermoelement	Im Stecker verwendete Kompensationslegierung		Farbcodierung der Einbaubuchse		Modell-Nummer
		+	-	ANSI-Farbe	IEC-Farbe	
K	NickelChrom-Nickel	NickelChrom	Nickel	Gelb	Grün	MPJ-KI-F
T	Kupfer-Konstantan	Kupfer	Konstantan	Blau	Braun	MPJ-TI-F
J	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan	Schwarz	Schwarz	MPJ-J-F
E	NickelChrom-Konstantan	NickelChrom	Konstantan	Violett	Violett	MPJ-E-F
R/S	Pt/13%Rh-Pt	Kupfer	Legier. #11	Grün	Orange	MPJ-R/SI-F
G	W-W/26%Re	Legier. #200	Legier. #226	Rot	n.v.	MPJ-G-F
C	W/5%Re-W/26%Re	Legier. #405	Legier. #426	Rot	n.v.	MPJ-C-F
D	W/3%Re-W/25%Re	Legier. #203	Legier. #225	Rot	n.v.	MPJ-D-F
U	Nicht kompensiert	Kupfer	Kupfer	Weiß	n.v.	MPJ-U-F
N	Nicrosil-Nisil	Nicrosil	Nisil	Orange	Pink	MPJ-NI-F

Zubehör

Extra-Aufkleber mit ID-Nummer:

- 1-6S (von 1 bis 6)
- 1-12S (von 1 bis 12)
- 1-18S (von 1 bis 18)
- 1-24S (von 1 bis 24)
- 1-50S (von 1 bis 50)
- 1-100S (von 1 bis 100)

Zusätzliche Montageclips:

- MH-MPJ-1 (1 Stck)
- MH-MPJ-5 (5 Stck)
- MH-MPJ-10 (10 Stck)

Zusätzliche Staubschutzkappen:

- MPJ-CAP-12 (12 Stck)

Abmessungen


Ausschnitt: 8,1 × 16,7 mm
Horizontaler Abstand: 14,3 mm
Vertikaler Abstand: 23,8 mm

Anmerkung: Bei Temperaturen von 150°C bis 180°C kann es zu einer leichten Veränderung der Steckerfarbe kommen. Die elektrischen Eigenschaften werden nicht dabei beeinträchtigt.

Bestellbeispiel: MPJ-KI-F, Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbinder Typ K.

In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcodierung angegeben. Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich. Die Typen G, C, D und U sind nur mit ANSI-Farbcodierung verfügbar. Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis). Beispiel: MPJ-K-F, Einbaubuchse, Typ K mit ANSI-Farbcodierung.

Achtung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

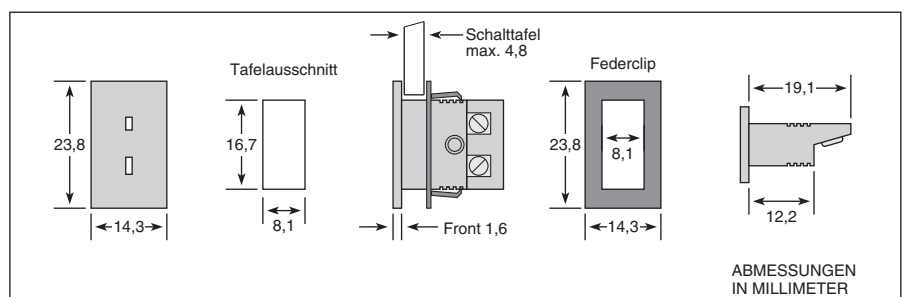

ABMESSUNGEN
IN MILLIMETER