

OSTW

Standard-Steckverbinder und Universal-Buchse mit Beschriftungsfenster

- ✓ Universal-Buchse für Stecker in Miniatur- und Standardgröße
- ✓ Für Litze oder Volldraht bis 1,6 mm Durchmesser
- ✓ Glasfaserverstärktes Nylon für bis zu 180°C
- ✓ Stecker in Hohlstiftkonstruktion oder aus Vollmaterial
- ✓ Unverlierbare Schrauben
- ✓ Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
- ✓ Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld
- ✓ Reichhaltiges Zubehör

Die OSTW Stecker sind kompatibel zu allen Standardsteckern von OMEGA.



Universal-Buchse

für Stecker in Miniatur- und Standardgröße





Einfache und schnelle Verdrahtung

durch Silikon-Zugentlastung, internen Trennsteg und Klemmscheiben für guten Kontakt.

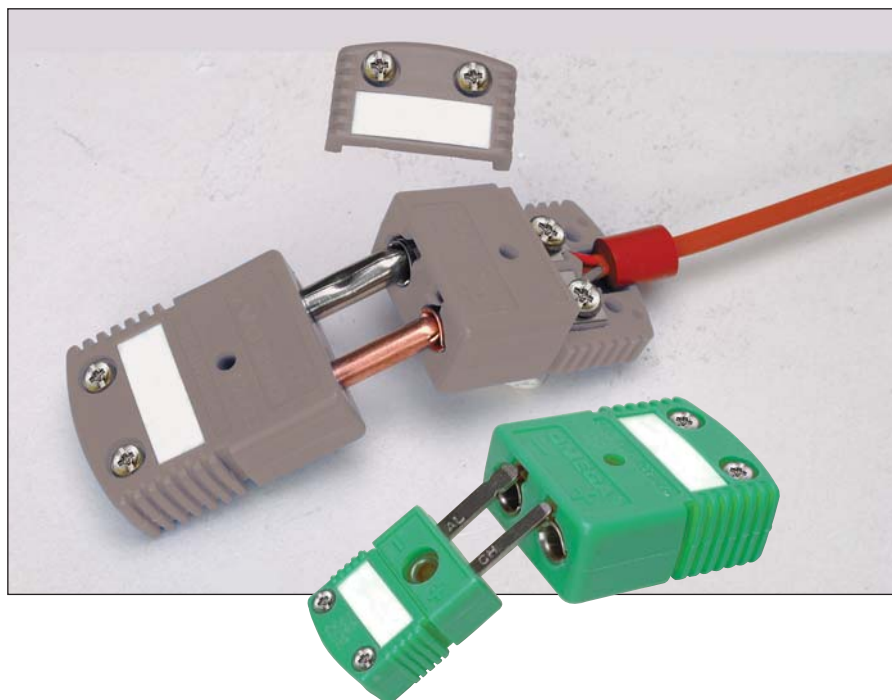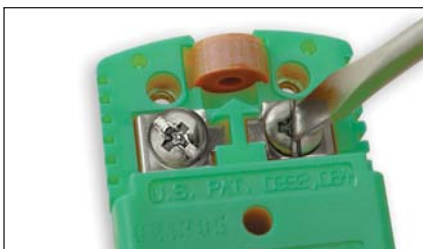

**Abnehmbares/umdrehbares
Beschriftungsfeld**
mit unverlierbaren Schrauben

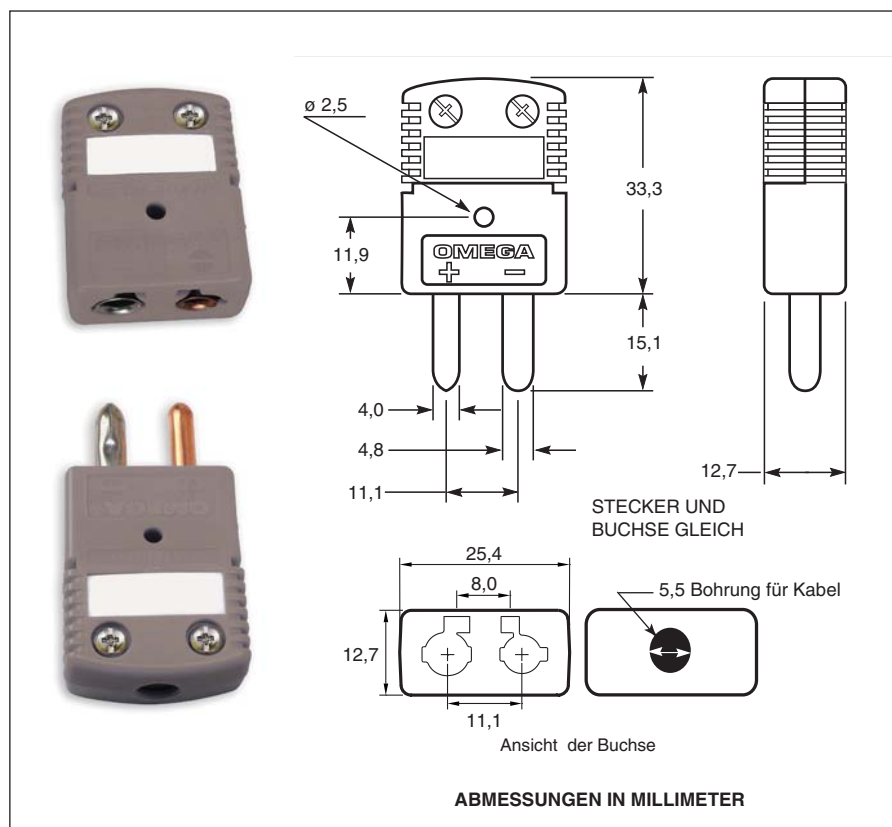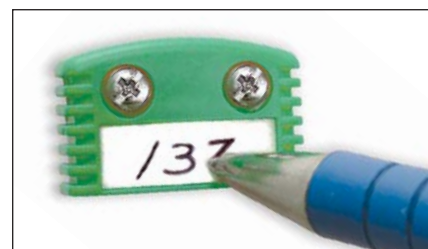

Bestellangaben (Modellnummer angeben)					
Typ-Code	Mit Stecker benutztes Thermoelement	Im Stecker verwendete Kompensationslegierung		Farbcod. Stecker IEC-Farbe	Modellnr. mit Fenster
		+	–		
K	NickelChrom-Nickel	NickelChrom	Nickel	Grün	OSTW-KI-(*)
T	Kupfer-Konstantan	Kupfer	Konstantan	Braun	OSTW-TI-(*)
J	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan	Schwarz	OSTW-J-(*)
E	NickelChrom-Konstantan	NickelChrom	Konstantan	Violett	OSTW-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	Kupfer	Legier. #11	Orange	OSTW-R/SI-(*)
U	Nicht kompensiert	Kupfer	Kupfer	Weiß	OSTW-U-(*)
N	Nicrosil-Nisil	Nicrosil	Nisil	Pink	OSTW-NI-(*)

* Bei Bestellung „-MF“ für Steckerpaar angeben, „-M“ für nur Stecker oder „-F“ für nur Buchse.

Bestellbeispiel: OSTW-KI-MF, Steckerpaar, Typ K.

Für die Ausführung mit **Stiften aus Vollmaterial** ergänzen Sie die Modell-Nr. um das Kürzel „-S“ (gegen Aufpreis).

Beispiel: OSTW-KI-MF-S, Steckerpaar, Typ K, Steckerstifte aus Vollmaterial.

Bei Bestellung nach ANSI-Farbcod streichen Sie in der Modell-Nr. das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis). Bei den Typen J, E und U ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich. **Beispiel:** OSTW-K-MF, Steckerpaar, Typ K mit ANSI-Farbcod.

Für zusätzlichen EMV-Schutz durch Ferritkern bitte Zubehör PCLM-SMP-FT bestellen.

Achtung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

Zubehör

Beschriftungsfelder: WCP-L (5 Stück)

Zugentlastungshülsen: SR-OST-10 (20 Stück), SR-OST-100 (100 Stück)