


Modell SMPW Miniatursteckverbinder mit Beschriftungsfeld

- ✓ Für Temperaturen von -29 bis 180°C
- ✓ Aus glasfaserverstärktem Nylon
- ✓ Hohe Stabilität
- ✓ Lieferbar in IEC- oder ANSI-Farben
- ✓ Schrauben gegen Herausfallen gesichert
- ✓ Für Drahtdurchmesser bis 0,81 mm
- ✓ Verbesserte Anschlussklemmen
- ✓ Interner Berührungsschutz
- ✓ Reichhaltiges Zubehör

Eine patentierte Kontaktierung erleichtert die Montage.

Die abgewinkelten Montagebügel erlauben eine sehr einfache Montage auch von Thermoelement-Litze und dünnen Thermoleitungen.

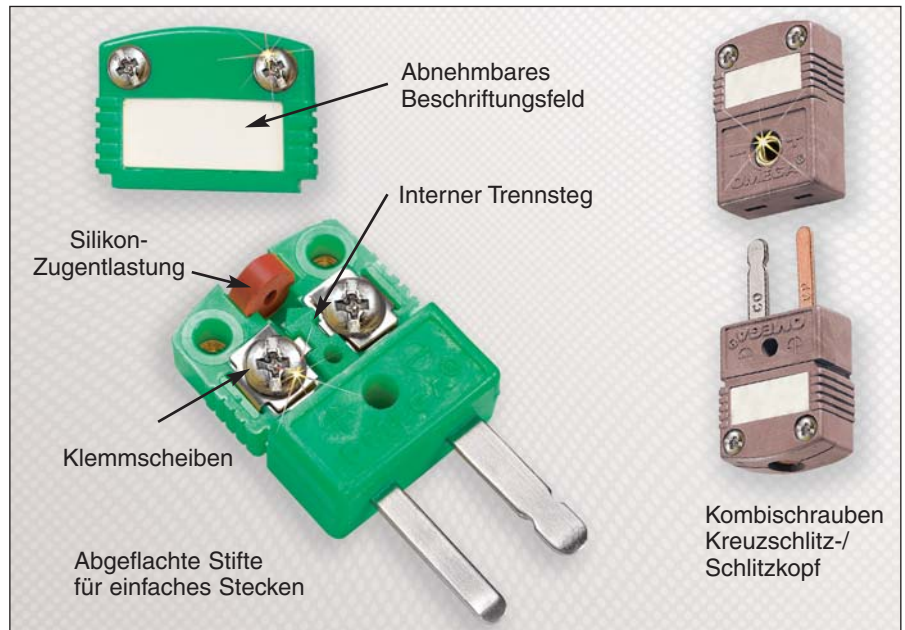

Verbesserte Klemmen für einfache und schnelle Verdrahtung

Bestellangaben (Modellnummer angeben)						
Typ-Code	Mit Stecker benutztes Thermoelement	Im Stecker verwendete Kompensationslegierung		Farbcodierung des Steckers		Modell-Nr. mit Fenster
		+	-	ANSI-Farbe	IEC-Farbe	
K	NickelChrom-Nickel	NickelChrom	Nickel	Gelb	Grün	SMPW-KI-(*)
T	Kupfer-Konstantan	Kupfer	Konstantan	Blau	Braun	SMPW-TI-(*)
J	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan	Schwarz	Schwarz	SMPW-J-(*)
E	NickelChrom-Konstantan	NickelChrom	Konstantan	Violett	Violett	SMPW-E-(*)
R/S	Pt/13%Rh-Pt	Kupfer	Legier. #11	Grün	Orange	SMPW-R/SI-(*)
G	W-W/26%Re	Legier. #200	Legier. #226	Rot/Grün	n.v.	SMPW-G-(*)
C	W/5%Re-W/26%Re	Legier. #405	Legier. #426	Rot	n.v.	SMPW-C-(*)
D	W/3%Re-W/25%Re	Legier. #203	Legier. #225	Rot/Weiß	n.v.	SMPW-D-(*)
U	Nicht kompensiert	Kupfer	Kupfer	Weiß	n.v.	SMPW-U-(*)
N	Nicrosil-Nisil	Nicrosil	Nisil	Orange	Pink	SMPW-NI-(*)

* Bei Bestellung „-MF“ für Steckerpaar angeben, „-M“ für nur Stecker oder „-F“ für nur Buchse.

Bestellbeispiel: SMPW-KI-MF, Steckerpaar.

In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit **IEC-Farbcodierung** angegeben.

Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich. Die Typen G, C, D und U sind nur mit ANSI-Farbcodierung verfügbar. Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis). Beispiel: SMPW-K-MF, Steckerpaar, Typ K mit ANSI-Farbcodierung.

Für zusätzlichen EMV-Schutz durch Ferritkern bitte Zubehör PCLM-SMP-FT bestellen.


Achtung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).

Zusätzliche Schreib-Pads:
WCP-S (5er-Pack)

Zusätzliche Zugentlastungshülsen:
SR-SMP-10 (10er-Pack)
SR-SMP-100 (100er-Pack)

Zusätzliche Klemmscheiben:
CW-SMP-20 (20er-Pack)
CW-SMP-100 (100er-Pack)

Aufcrimpbare Edelstahl- und Messinghülsen:
Bitte anfragen.

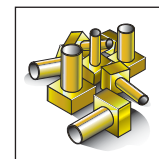

BB-SMP
Messing-
hülsen



SB-SMP
Edelstahl-
hülsen

Anmerkung: Bei Temperaturen von 150°C bis 180°C kann es zu einer leichten Veränderung der SMPW Steckerfarbe kommen. Die elektrischen Eigenschaften werden nicht dabei beeinträchtigt.

