


Unisolierter Thermoelementdraht

Einzelschenkel mit kleinen Durchmessern, Typen J, T, K, E und N

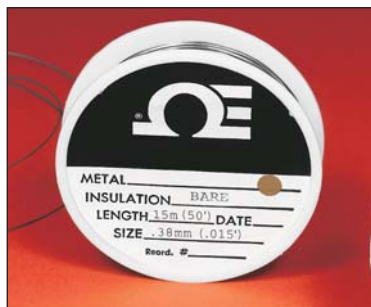

- ✓ Rollenlänge: 15 Meter
- ✓ Drahtdurchmesser: von 0,01 bis 3,25 mm

Der Thermoelementdraht wird auf Rollen mit einem Durchmesser von 7,6 cm geliefert. Die Länge beträgt 15 Meter, die Drahtdurchmesser reichen von 0,01 bis 3,25 mm. Größere Längen sind auf Anfrage lieferbar.

Die Drähte können einzeln oder paarweise entsprechend des Thermoelement-Typs bestellt werden, um die Standard-Fehlertoleranzen zu erreichen.

Konstantan-Drähte sind in zwei Ausführungen verfügbar, die sich durch den Konstantananteil unterscheiden. Achten Sie darauf, für die Kombination mit Eisen „SPCI“ und für die Kombination mit Kupfer oder NickelChrom „SPCC“ zu bestellen.

Bestellbeispiele:

SPCH-0005, Unisolierter Thermoelementdraht, Durchmesser 0,01 mm, für Typ K oder Typ E, NickelChrom-Schenkel, 1 Rolle mit 15 Meter Länge.

SPCH-0005 + SPCC-0005, Unisoliertes Thermoelementpaar, Durchmesser 0,01 mm, bilden zusammen Typ E, NickelChrom- und Konstantan-Schenkel, 2 Rollen mit je 15 Meter Länge.

J Eisen/Konstantan Typ J

Material	Draht ø mm	Modellnummer
Eisen	0,03	SPIR-001
	0,05	SPIR-002
	0,08	SPIR-003
	0,13	SPIR-005
	0,25	SPIR-010
	0,38	SPIR-015
	0,51	SPIR-020
Konstantan*	0,03	SPCI-001
	0,05	SPCI-002
	0,08	SPCI-003
	0,13	SPCI-005
	0,25	SPCI-010
	0,38	SPCI-015
	0,51	SPCI-020
	0,81	SPCI-032
	1,63	SPCI-064

* SPCI kombiniert mit SPIR ergibt Typ J.

T Kupfer/Konstantan Typ T

Material	Draht ø mm	Modellnummer
Kupfer	0,03	SPCP-001
	0,05	SPCP-002
	0,08	SPCP-003
	0,13	SPCP-005
	0,25	SPCP-010
	0,38	SPCP-015
	0,51	SPCP-020
Konstantan*	0,81	SPCP-032
	1,63	SPCP-064
	0,03	SPCC-001
	0,05	SPCC-002
	0,08	SPCC-003
	0,13	SPCC-005
	0,25	SPCC-010
	0,38	SPCC-015
	0,51	SPCC-020
	0,81	SPCC-032
	1,63	SPCC-064

* SPCC kombiniert mit SPCP ergibt Typ T.

K NickelChrom/Nickel Typ K

Material	Draht ø mm	Modellnummer
NickelChrom	0,01	SPCH-0005
	0,03	SPCH-001
	0,05	SPCH-002
	0,08	SPCH-003
	0,13	SPCH-005
	0,25	SPCH-010
	0,38	SPCH-015
	0,51	SPCH-020
	0,81	SPCH-032
	1,63	SPCH-064
	3,25	SPCH-128
Nickel	0,01	SPAL-0005
	0,03	SPAL-001
	0,05	SPAL-002
	0,08	SPAL-003
	0,13	SPAL-005
	0,25	SPAL-010
	0,38	SPAL-015
	0,51	SPAL-020
	0,81	SPAL-032
	1,63	SPAL-064
	3,25	SPAL-128

E NickelChrom/Konstantan Typ E

Material	Draht ø mm	Modellnummer
NickelChrom	0,01	SPCH-0005
	0,03	SPCH-001
	0,05	SPCH-002
	0,08	SPCH-003
	0,13	SPCH-005
	0,25	SPCH-010
	0,38	SPCH-015
	0,51	SPCH-020
	0,81	SPCH-032
	1,63	SPCH-064
	3,25	SPCH-128
Konstantan*	0,01	SPCC-0005
	0,03	SPCC-001
	0,05	SPCC-002
	0,08	SPCC-003
	0,13	SPCC-005
	0,25	SPCC-010
	0,38	SPCC-015
	0,51	SPCC-020
	0,81	SPCC-032
	1,63	SPCC-064

* SPCC kombiniert mit SPCH ergibt Typ E.

Rabattstaffel

Für 15 m Rollen.
Größere Längen auf Anfrage.

Länge	Rollenanzahl	Rabatt
ab 165 m	(11-24)	10%
ab 375 m	(25-49)	15%
ab 750 m	(50)	20%

N Nicrosil/Nisil Typ N

Material	Draht ø mm	Modellnummer
Nicrosil	0,08	SPOP-003
	0,13	SPOP-005
	0,25	SPOP-010
	0,51	SPOP-020
	0,81	SPOP-032
Nisil	0,08	SPON-003
	0,13	SPON-005
	0,25	SPON-010
	0,51	SPON-020
	0,81	SPON-032